

맞대기 용접한 피복이 없는 얇은 열전대 와이어


Butt-Welded Unsheathed Fine Microtemp Thermocouples

Ω OMEGA™

5 / PACK

맞댐 용접함.

그림은 실제 크기보다 작습니다.

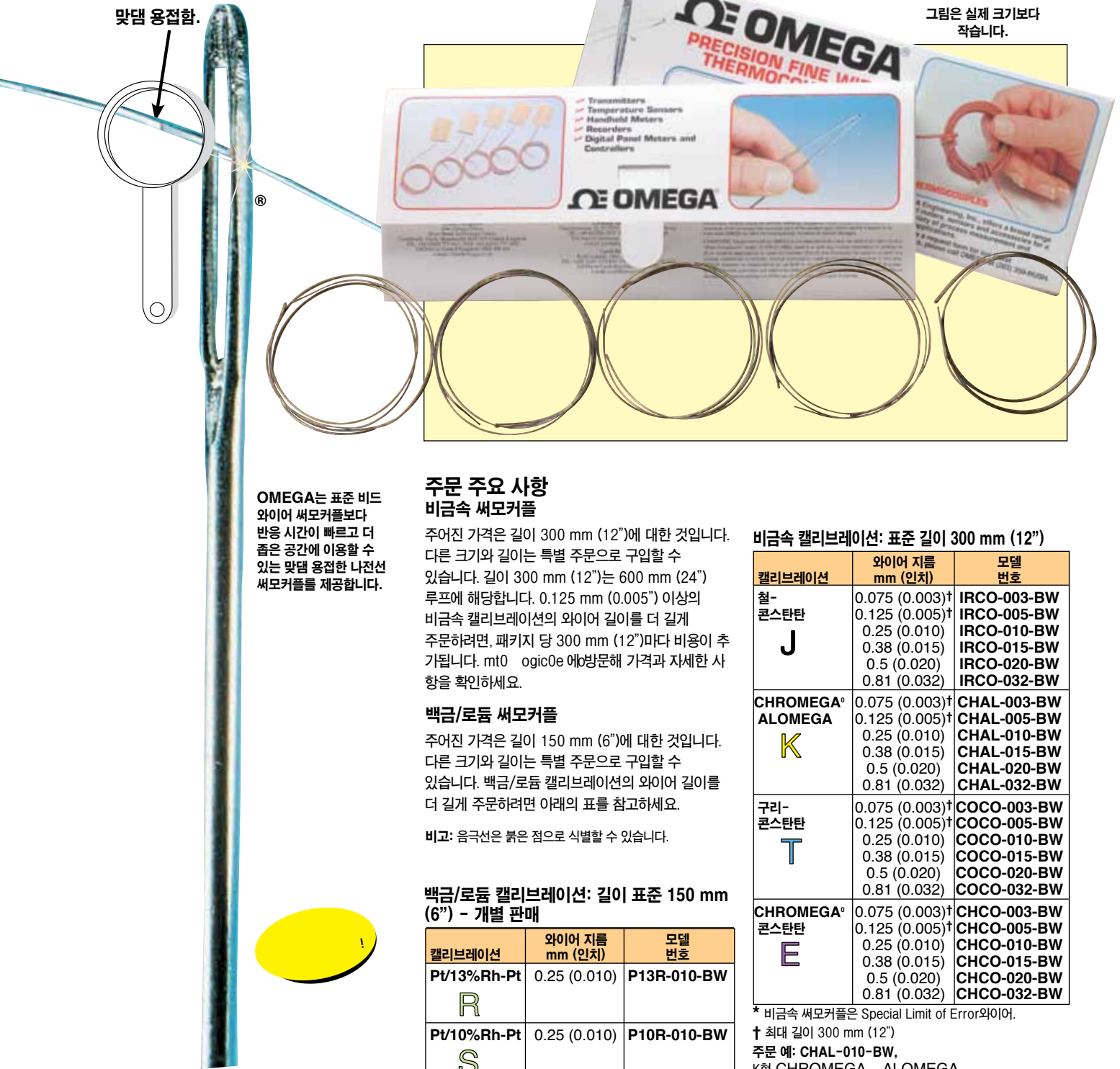

OMEGA는 표준 비드 와이어 써모커플보다 반응 시간이 빠르고 더 좁은 공간에 이용할 수 있는 맞댐 용접한 나전선 써모커플을 제공합니다.

주문 주요 사항 비금속 써모커플

주어진 가격은 길이 300 mm (12")에 대한 것입니다. 다른 크기와 길이는 특별 주문으로 구입할 수 있습니다. 길이 300 mm (12")는 600 mm (24") 루프에 해당합니다. 0.125 mm (0.005") 이상의 비금속 캘리브레이션의 와이어 길이를 더 길게 주문하려면, 패키지 당 300 mm (12")마다 비용이 추가됩니다. mt0 ogic0e 에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

백금/로듐 써모커플

주어진 가격은 길이 150 mm (6")에 대한 것입니다. 다른 크기와 길이는 특별 주문으로 구입할 수 있습니다. 백금/로듐 캘리브레이션의 와이어 길이를 더 길게 주문하려면 아래의 표를 참고하세요.

비고: 음극선은 붉은 점으로 식별할 수 있습니다.

백금/로듐 캘리브레이션: 길이 표준 150 mm (6") - 개별 판매

캘리브레이션	와이어 지름 mm (인치)	모델 번호
Pt/13%Rh-Pt	0.25 (0.010)	P13R-010-BW
R		
Pt/10%Rh-Pt	0.25 (0.010)	P10R-010-BW
S		
Pt/30%Rh-Pt/6%Rh-	0.25 (0.010)	P30R-010-BW
B		

비고: 정기는 인쇄 당일의 시장 가치를 바탕으로 하고, 귀금속 시장 변동에 의해 변할 수 있습니다.

비금속 캘리브레이션: 표준 길이 300 mm (12")

캘리브레이션	와이어 지름 mm (인치)	모델 번호
철-콘스탄탄 J	0.075 (0.003)†	IRCO-003-BW
	0.125 (0.005)†	IRCO-005-BW
	0.25 (0.010)	IRCO-010-BW
	0.38 (0.015)	IRCO-015-BW
	0.5 (0.020)	IRCO-020-BW
0.81 (0.032)	IRCO-032-BW	
CHROMEQA® ALOMEGA K	0.075 (0.003)†	CHAL-003-BW
	0.125 (0.005)†	CHAL-005-BW
	0.25 (0.010)	CHAL-010-BW
	0.38 (0.015)	CHAL-015-BW
	0.5 (0.020)	CHAL-020-BW
0.81 (0.032)	CHAL-032-BW	
구리-콘스탄탄 T	0.075 (0.003)†	COCO-003-BW
	0.125 (0.005)†	COCO-005-BW
	0.25 (0.010)	COCO-010-BW
	0.38 (0.015)	COCO-015-BW
	0.5 (0.020)	COCO-020-BW
0.81 (0.032)	COCO-032-BW	
CHROMEQA® 콘스탄탄 E	0.075 (0.003)†	CHCO-003-BW
	0.125 (0.005)†	CHCO-005-BW
	0.25 (0.010)	CHCO-010-BW
	0.38 (0.015)	CHCO-015-BW
	0.5 (0.020)	CHCO-020-BW
0.81 (0.032)	CHCO-032-BW	

* 비금속 써모커플은 Special Limit of Error와이어.

† 최대 길이 300 mm (12")

주문 예: CHAL-010-BW,

K형 CHROMEQA -ALOMEGA

맞댐 용접, 보호관이 없는 가는 규격 써모커플, 패키지 당 5개.

써모커플 절연체 모델 번호 SH, DH, FS, OV도 mt0 ogic0e o 에서 구입할 수 있습니다.

특수 크기, 합금, 부품

특수한 크기로 주문하려면, 합금이나 부품은 분명하게 해야 하고, 가능하면 스케치나 인쇄물을 보내주세요.

백금/로듐 와이어 지름
[25mm (1") 당 가격이 추가됩니다]
0.25 mm (0.010")